

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M36X100

Artikelnummer	04100.360.100
Merk	-
UBB	952351305232
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116291
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	100 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L \geq 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening

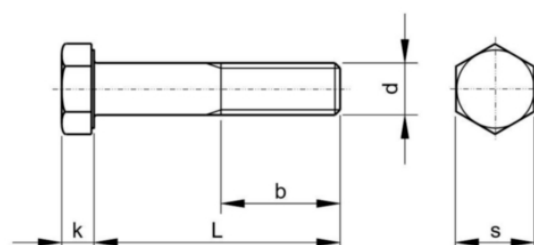

L (mm) 100

P 4

s 55