

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M39X160

Artikelnummer 04100.390.160

Merk -

UBB 955351435313

UNSPSC 31161620

EAN 8715494024815

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M39
Lengte	160 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	90
b (min.): $L > 200$ mm	103
b (min.): $L \leq 125$ mm	84
d-D	M39
k	25

Technische tekening

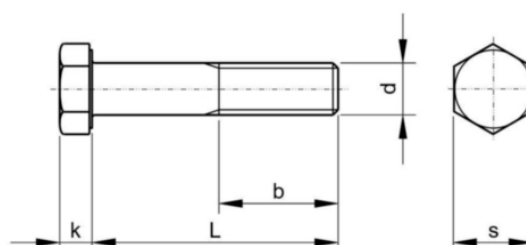

L (mm) 160

P 4

s 60