

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X70

Artikelnummer	04105.060.070
Merk	-
UBB	500575130256
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313971
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60

Technische tekening

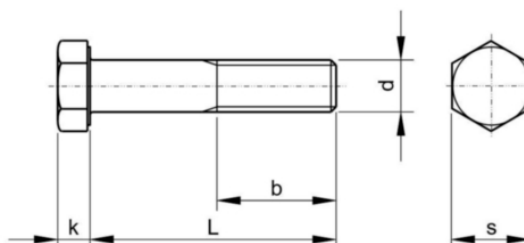

P

1

s

10
