

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M16X120

Artikelnummer	04108.160.120
Merk	-
UBB	955351411132
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849914
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

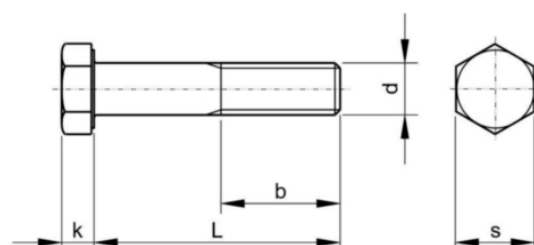

L (mm) 120

P 2

s 24