


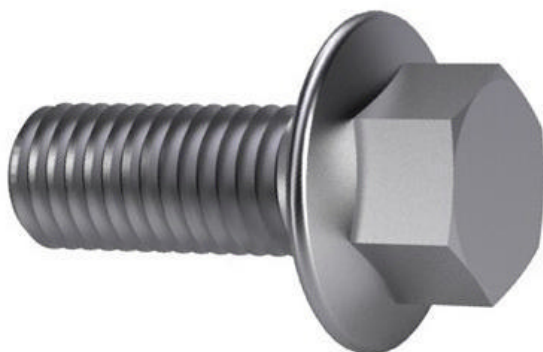

Zeskant flensbout EN 1665 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X25

Artikelnummer	04140.120.025
Merk	-
UBB	500650801573
UNSPSC	31162400
EAN	8717077294608
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

EN	1665
ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921

Technische specificatie

b (min.)	30
d-D	M12
dc(max.)	26.6
k (max.)	11.8

Technische tekening

L (mm)	25
P	1.75
S	18

FABORY

