



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M8X1,00X35

Artikelnummer	04160.080.035
Merk	-
UBB	953351779863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120540
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \geq 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3

Technische tekening

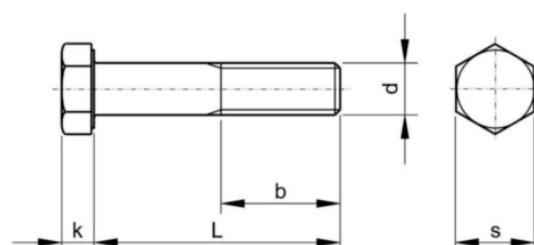

L (mm) 35

P 1

s 13