



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M8X1,00X50

Artikelnummer	04160.080.050
Merk	-
UBB	953351779947
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120564
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	960
ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3

Technische tekening

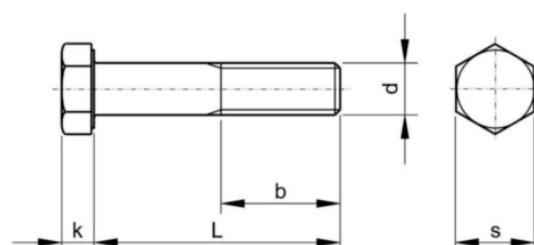

L (mm) 50

P 1

s 13