



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M8X1,00X70

Artikelnummer	04160.080.070
Merk	-
UBB	952351917986
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120588
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3

Technische tekening

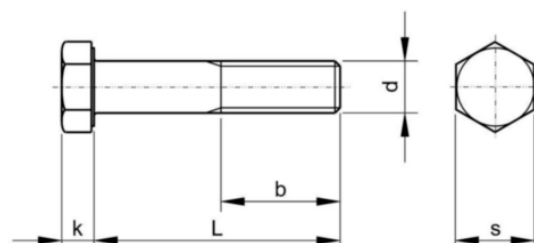

L (mm) 70

P 1

s 13