

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M12X1,50X120



Artikelnummer	04160.120.120
Merk	-
UBB	951351639137
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120755
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	120 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12

Technische tekening

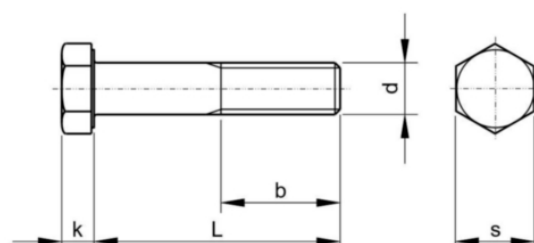

k	7.5
L (mm)	120
P	1.5
s	19

FABORY