

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M14X1,50X110



Artikelnummer 04160.140.110

Merk -

UBB 953351780341

UNSPSC 31161620

EAN 8715492120847

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
NEN	1555
DIN	960
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14

Technische tekening

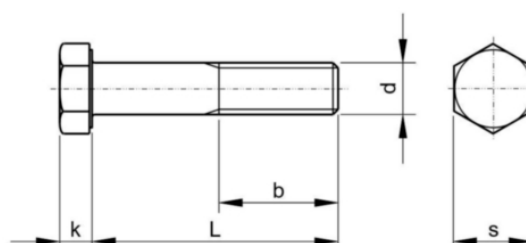

k	8.8
L (mm)	110
P	1.5
s	22

FABORY