

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M16X1,50X70



Artikelnummer	04160.160.070
Merk	-
UBB	950351334798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120915
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16

Technische tekening

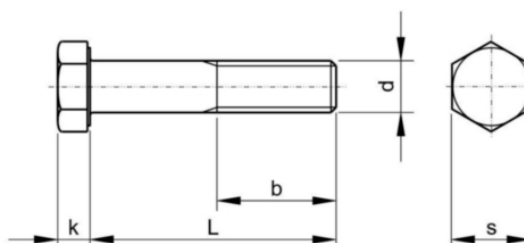

k	10
L (mm)	70
P	1.5
s	24

FABORY