

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M16X1,50X120



Artikelnummer	04160.160.120
Merk	-
UBB	953351780838
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120960
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16

Technische tekening

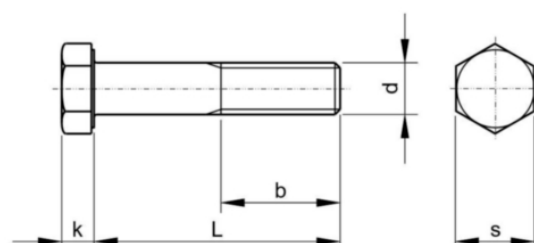

k	10
L (mm)	120
P	1.5
s	24

FABORY