

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M24X2,00X110



Artikelnummer	04160.240.110
Merk	-
UBB	954351297963
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121042
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24

Technische tekening

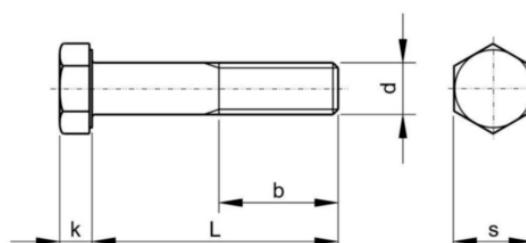

k	15
L (mm)	110
P	2
s	36

FABORY