

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M24X2,00X130



Artikelnummer	04160.240.130
Merk	-
UBB	954351298128
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121066
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24

Technische tekening

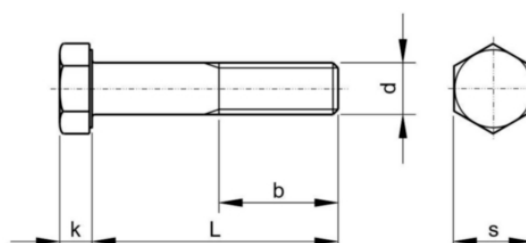

k	15
L (mm)	130
P	2
s	36

FABORY