

## Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M24X2,00X150



Artikelnummer 04160.240.150

Merk -

UBB 954351298383

UNSPSC 31161620

EAN 8715492121080

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Diameter             | M24                         |
| Lengte               | 150 mm                      |
| Klasse               | 10.9                        |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                     |
| Kopsoort             | Zeskantkop                  |
| Materiaalsoort       | Staal                       |
| Draadrichting        | Rechts                      |
| Oppervlaktebedekking | Blank                       |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1555    |
| NF  | E25-152 |
| DIN | 960     |
| ISO | 8765    |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 60  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 73  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 54  |
| d-D                                | M24 |

### Technische tekening

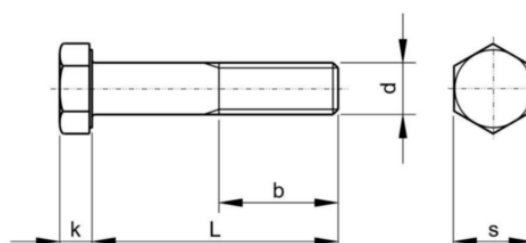

|        |     |
|--------|-----|
| k      | 15  |
| L (mm) | 150 |
| P      | 2   |
| s      | 36  |

**FABORY**