

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M30X2,00X140



Artikelnummer	04160.300.140
Merk	-
UBB	952351097094
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121134
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30

Technische tekening

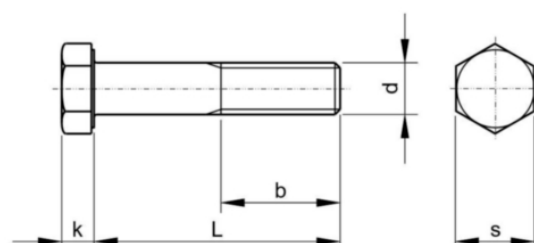

k	18.7
L (mm)	140
P	2
s	46

FABORY