

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M10X1,00X70



Artikelnummer	04161.100.070
Merk	-
UBB	950351335373
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121172
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10

Technische tekening

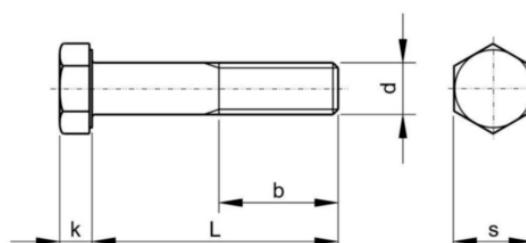

k	6.4
L (mm)	70
P	1
s	17

FABORY