

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M18X1,50X90



Artikelnummer	04161.180.090
Merk	-
UBB	950351335944
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121264
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	90 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18

Technische tekening

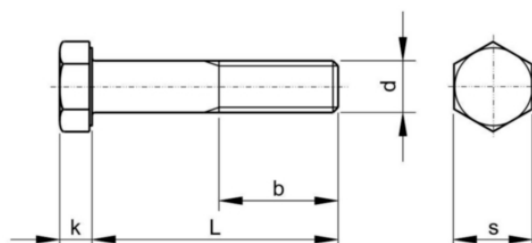

k	11.5
L (mm)	90
P	1.5
s	27

FABORY