

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M18X1,50X120



Artikelnummer	04161.180.120
Merk	-
UBB	953351781331
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121301
PKG. van 15	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	120 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18

Technische tekening

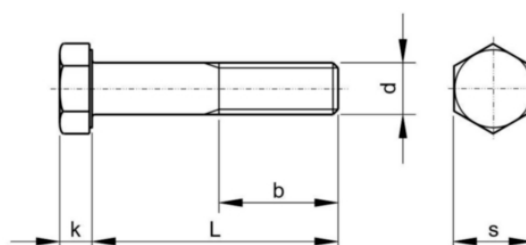

k	11.5
L (mm)	120
P	1.5
s	27

FABORY