

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M18X1,50X150



Artikelnummer	04161.180.150
Merk	-
UBB	953351781661
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121332
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	150 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18

Technische tekening

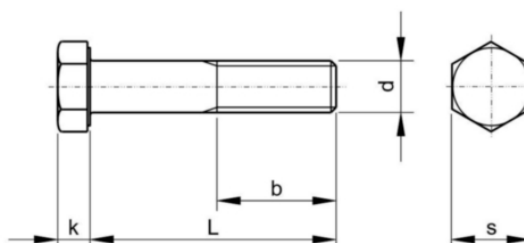

k	11.5
L (mm)	150
P	1.5
s	27

FABORY