


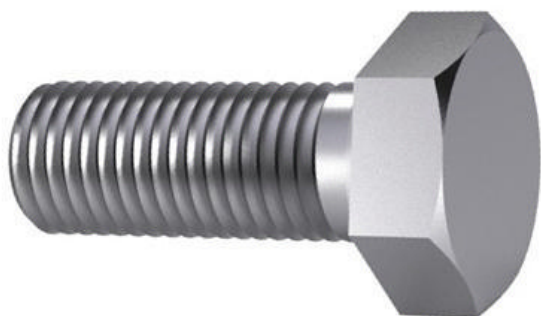

## Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M8X1,00X30

Artikelnummer 04170.080.030

Merk -

UBB 952351918976

UNSPSC 31161620

EAN 8715492122049

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Diameter             | M8                          |
| Lengte               | 30 mm                       |
| Klasse               | 10.9                        |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                     |
| Kopsoort             | Zeskantkop                  |
| Materiaalsoort       | Staal                       |
| Draadrichting        | Rechts                      |
| Oppervlaktebedekking | Blank                       |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad |

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 961     |
| NF  | E25-151 |
| ISO | 8676    |
| NEN | 1568    |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M8  |
| k      | 5.3 |
| L (mm) | 30  |
| P      | 1   |
| s      | 13  |

### Technische tekening

