


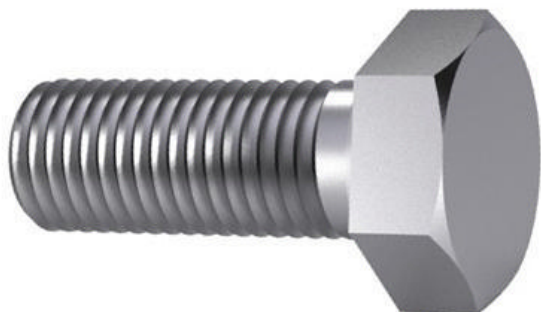

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M10X1,25X35

Artikelnummer	04170.100.035
Merk	-
UBB	952351015088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122100
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.25
s	17

Technische tekening

