


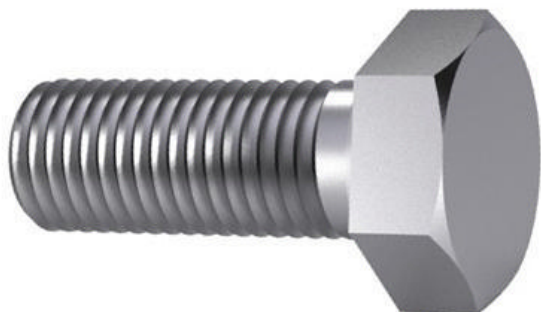

## Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M12X1,50X25

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04170.120.025                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351336777                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492122148                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Diameter             | M12                         |
| Lengte               | 25 mm                       |
| Klasse               | 10.9                        |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                     |
| Kopsoort             | Zeskantkop                  |
| Materiaalsoort       | Staal                       |
| Draadrichting        | Rechts                      |
| Oppervlaktebedekking | Blank                       |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1568    |
| DIN | 961     |
| ISO | 8676    |
| NF  | E25-151 |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M12 |
| k      | 7.5 |
| L (mm) | 25  |
| P      | 1.5 |
| s      | 19  |

### Technische tekening

