


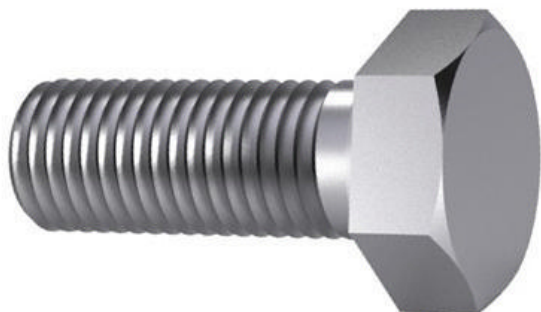

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M14X1,50X40

Artikelnummer	04170.140.040
Merk	-
UBB	950351337437
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122223
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	1.5
s	22

Technische tekening

