


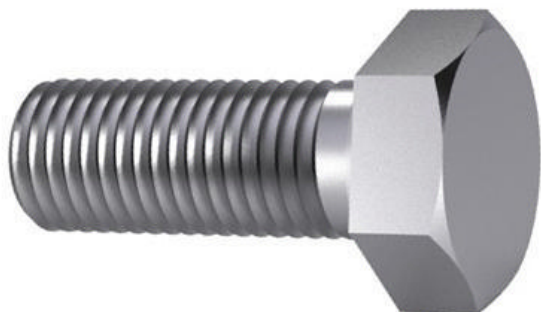

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 10.9 M12X1,25X40

Artikelnummer	04171.120.040
Merk	-
UBB	952351015328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122469
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.25
s	19

Technische tekening

