


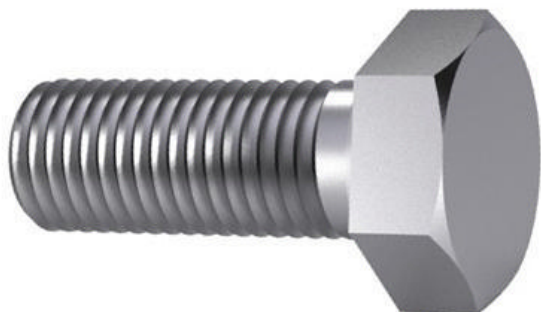

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 10.9 M18X1,50X50

Artikelnummer	04171.180.050
Merk	-
UBB	950351338831
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122483
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	961
ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	50
P	1.5
s	27

Technische tekening

