


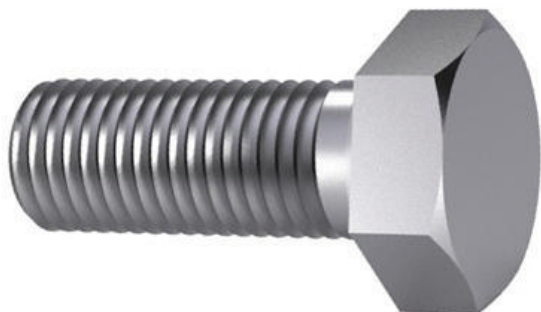

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 10.9 M20X1,50X40

Artikelnummer	04171.200.040
Merk	-
UBB	950351338914
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122506
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	1.5
s	30

Technische tekening

