

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M5X210



Artikelnummer	07000.050.210
Merk	-
UBB	500645036210
UNSPSC	31161605
EAN	8717077053267
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	210 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5

Technische tekening

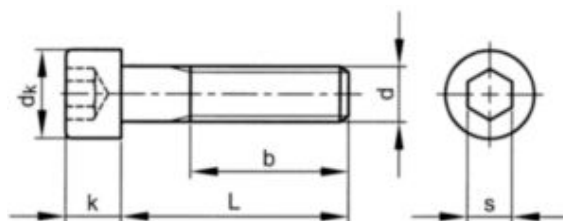

L (mm) 210

P 0.8

s 4