



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M10X60

Artikelnummer 07010.100.060

Merk -

UBB 952351501749

UNSPSC 31161605

EAN 8715492051370

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	≈1241
DIN	≈912
ISO	≈4762
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	60

Technische tekening

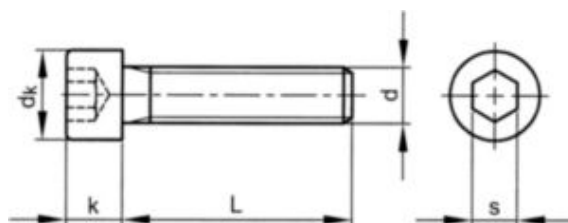

P

1.5

S

8

FABORY