



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M10X80

Artikelnummer 07010.100.080

Merk -

UBB 952351501905

UNSPSC 31161605

EAN 8715492051394

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	≈E25-125
DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241
ISO	≈4762
BS	≈4168-1

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	80

Technische tekening

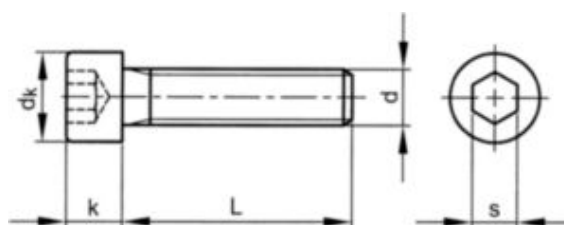

P

1.5

S

FABORY