



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X70

Artikelnummer 07021.100.070

Merk -

UBB 500647928364

UNSPSC 31161605

EAN 8717077280854

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij -
ISO 10683 flZnnc

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Een zinc flake
oppervlaktebedekking
elimineert elke kans
op breuk als gevolg
van het optreden van
waterstofbroosheid.


Standaarden

DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10

Technische tekening

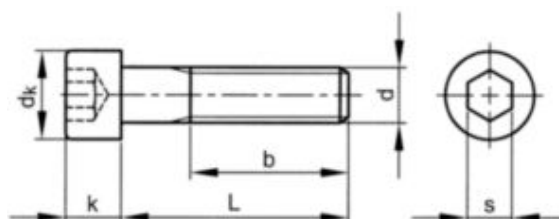

L (mm) 70

P 1.5

s 8