



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X25

Artikelnummer 07021.120.025

Merk -

UBB 500647928778

UNSPSC 31161605

EAN 8717077280892

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Een zinc flake
oppervlaktebedekking
elimineert elke kans
op breuk als gevolg
van het optreden van
waterstofbroosheid.


Standaarden

ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	36
d-D	M12
dk(max.)	18
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	12

Technische tekening

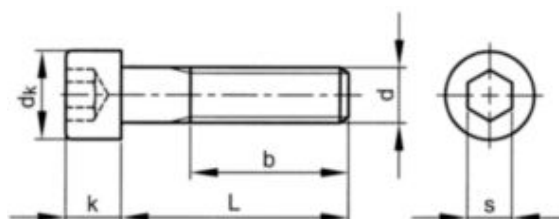

L (mm)	25
P	1.75
s	10