



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X80

Artikelnummer 07065.050.080

Merk -

UBB 500577361479

UNSPSC 31161605

EAN 8715494328999

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij -
ISO 10683 flZnnc

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Een zinc flake
oppervlaktebedekking
elimineert elke kans
op breuk als gevolg
van het optreden van
waterstofbroosheid.


Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5

Technische tekening

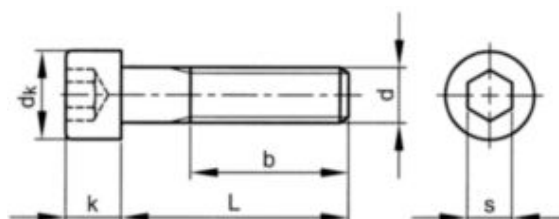

L (mm) 80

P 0.8

s 4