



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M3X4

Artikelnummer	07820.030.004
Merk	-
UBB	951351205905
UNSPSC	31161518
EAN	8715492160799
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	4 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
BS	4168-4
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	4
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2
z lang (min.)	1.5

Technische tekening

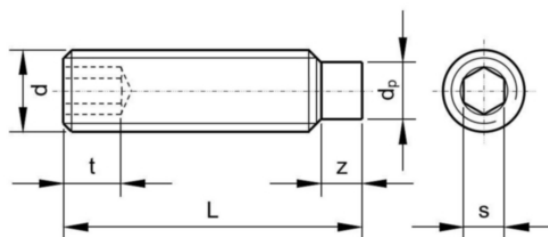

z lang als $L \geq$ 6

z kort (min.) 0.75