



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M3X12

Artikelnummer	07820.030.012
Merk	-
UBB	950351508466
UNSPSC	31161518
EAN	8715492160843
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	12 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
ISO	4028
BS	4168-4
NEN	2344
DIN	915
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	12
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2
z lang (min.)	1.5

Technische tekening

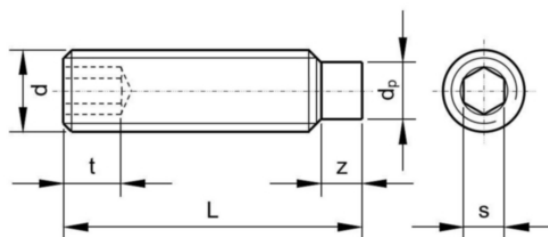

z lang als $L \geq$ 6

z kort (min.) 0.75