



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M4X10

Artikelnummer	07820.040.010
Merk	-
UBB	950351508953
UNSPSC	31161518
EAN	8715492160928
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
DIN	915
NF	E27-182
NEN	2344
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	10
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5
z lang (min.)	2

Technische tekening

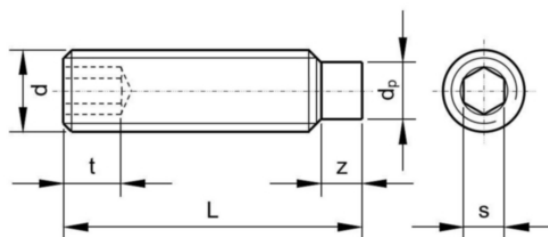

z lang als $L \geq$ 8

z kort (min.) 1