



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M4X25

Artikelnummer	07820.040.025
Merk	-
UBB	950351509373
UNSPSC	31161518
EAN	8715492160973
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	25 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ISO	4028
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	25
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5
z lang (min.)	2

Technische tekening

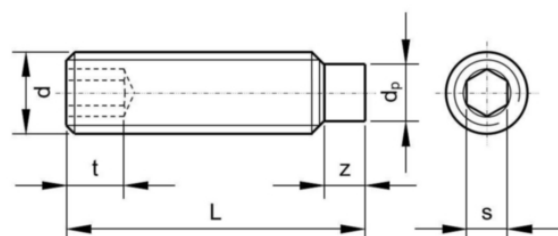

z lang als $L \geq$ 8

z kort (min.) 1