



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M5X8

Artikelnummer	07820.050.008
Merk	-
UBB	950351509522
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161017
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
ISO	4028
BS	4168-4
DIN	915
NF	E27-182
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2
z lang (min.)	2.5

Technische tekening

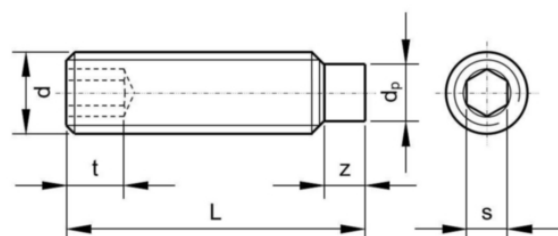

z lang als $L \geq$ 8

z kort (min.) 1.25