



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M5X20

Artikelnummer	07820.050.020
Merk	-
UBB	950351509944
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161062
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
NEN	2344
NF	E27-182
DIN	915
BS	4168-4
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2
z lang (min.)	2.5

Technische tekening

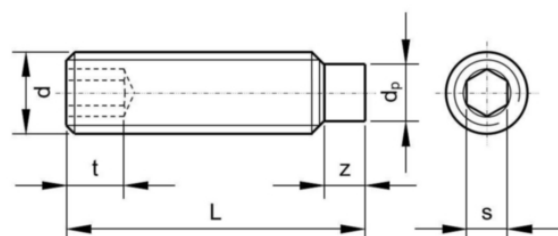

z lang als $L \geq$ 8

z kort (min.) 1.25