



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M5X25

Artikelnummer	07820.050.025
Merk	-
UBB	950351908831
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161079
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
BS	4168-4
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2
z lang (min.)	2.5

Technische tekening

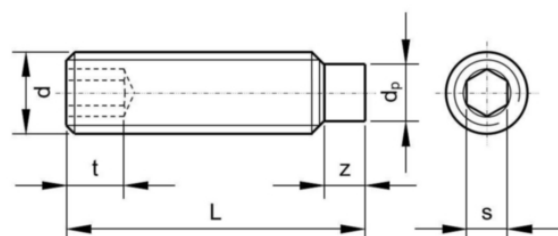

z lang als L $\geq$ 8

z kort (min.) 1.25