



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M5X40

Artikelnummer	07820.050.040
Merk	-
UBB	951351206994
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161109
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	40 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2
z lang (min.)	2.5

Technische tekening

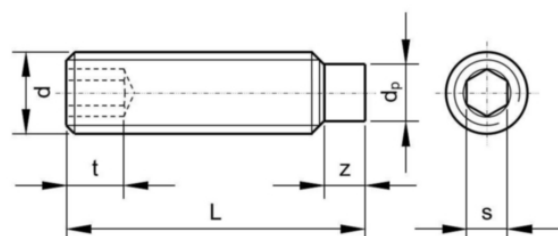

z lang als L $\geq$ 8

z kort (min.) 1.25