



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M6X8

Artikelnummer	07820.060.008
Merk	-
UBB	950351510264
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161123
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
NF	E27-182
DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	8
P	1
s	3
t (min.)	2
z lang (min.)	3

Technische tekening

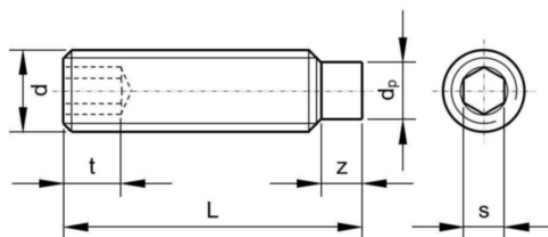

z lang als $L \geq$ 10

z kort (min.) 1.5