



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M6X30

Artikelnummer	07820.060.030
Merk	-
UBB	950351510835
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161185
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
DIN	915
ISO	4028
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	30
P	1
s	3
t (min.)	2
z lang (min.)	3

Technische tekening

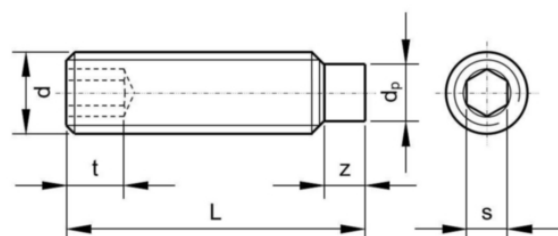

z lang als $L \geq$ 10

z kort (min.) 1.5