



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M8X10

Artikelnummer	07820.080.010
Merk	-
UBB	950351510918
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161260
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	10 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
NF	E27-182
DIN	915
ISO	4028
NEN	2344
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	10
P	1.25
s	4
t (min.)	3
z lang (min.)	4

Technische tekening

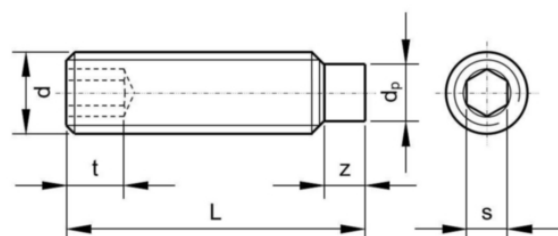

z lang als L $\geq$ 12

z kort (min.) 2