



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M8X35

Artikelnummer	07820.080.035
Merk	-
UBB	952351365533
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161321
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NEN	2344
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	35
P	1.25
s	4
t (min.)	3
z lang (min.)	4

Technische tekening

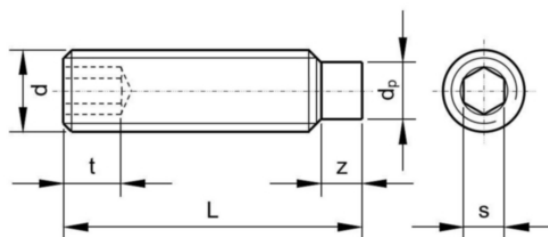

z lang als L $\geq$ 12

z kort (min.) 2