



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M8X80

Artikelnummer	07820.080.080
Merk	-
UBB	954351876048
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161383
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
DIN	915
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	80
P	1.25
s	4
t (min.)	3
z lang (min.)	4

Technische tekening

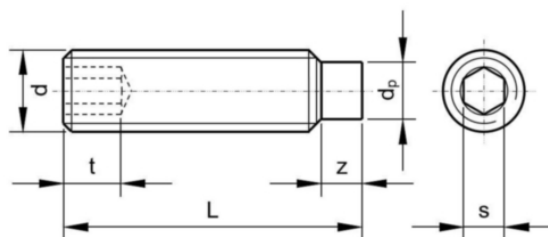

z lang als L $\geq$ 12

z kort (min.) 2