



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M10X12

Artikelnummer	07820.100.012
Merk	-
UBB	950351511668
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161406
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	12 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
DIN	915
NEN	2344
ISO	4028
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	12
P	1.5
s	5
t (min.)	4
z lang (min.)	5

Technische tekening

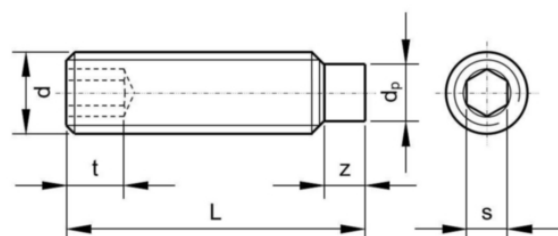

z lang als $L \geq$ 16

z kort (min.) 2.5