



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M10X60

Artikelnummer	07820.100.060
Merk	-
UBB	951351208305
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161505
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
NEN	2344
BS	4168-4
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	60
P	1.5
s	5
t (min.)	4
z lang (min.)	5

Technische tekening

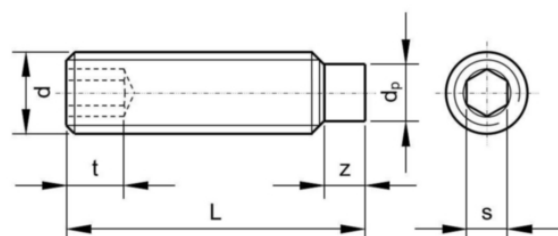

z lang als $L \geq$ 16

z kort (min.) 2.5