



## Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M12X12

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07820.120.012                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351512328                  |
| UNSPSC        | 31161518                      |
| EAN           | 8715492161574                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M12                    |
| Lengte               | 12 mm                  |
| Klasse               | 45H                    |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant          |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Point                | Tap                    |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

**Info** Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| ASME | B18.3.6M |
| BS   | 4168-4   |
| ISO  | 4028     |
| NEN  | 2344     |
| NF   | E27-182  |
| DIN  | 915      |

### Technische specificatie

|               |      |
|---------------|------|
| d-D           | M12  |
| dp(max.)      | 8.5  |
| L (mm)        | 12   |
| P             | 1.75 |
| s             | 6    |
| t (min.)      | 4.8  |
| z lang (min.) | 6    |

### Technische tekening

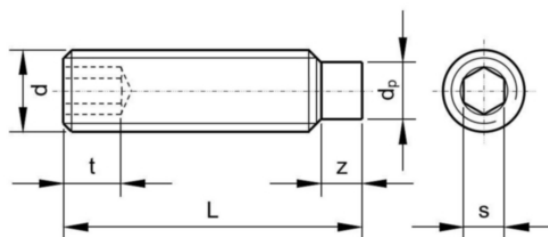

z lang als L  $\geq$  20

z kort (min.) 3