



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M12X16

Artikelnummer	07820.120.016
Merk	-
UBB	950351512401
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161581
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	16 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
DIN	915
NEN	2344
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	16
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8
z lang (min.)	6

Technische tekening

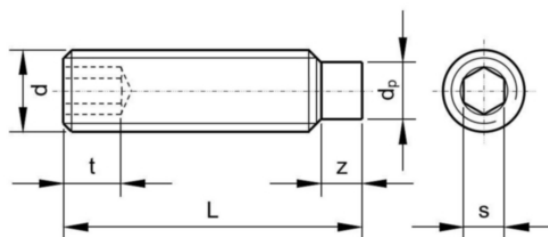

z lang als L $\geq$ 20

z kort (min.) 3